


接続ケーブル NEBV-H1G2-P-1-LE2

部品番号: 552002

FESTO

f· Magnetventile MH1, mit LED.

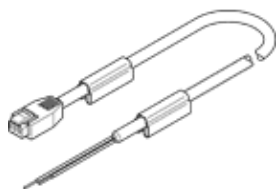

データシート

特長	値
取付方向	任意
配線特長	F· statische Anwendungen
誤極性保護	全ての電気配線に適用
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 30 V
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
最大出力電流	2,000 mA
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
耐酸性クラス : CRC	4
保護仕様	IP40
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 70 °C
周囲温度	-20 ... 70 °C
質量	24 g
配線方式	2芯式 ケーブル付ソケット (ストレート)
ケーブル長さ	1 m
取付方法	クリップ
色コード、心線絶縁	ピン1 = 黒 Pin 3 = schwarz/rot
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	POM PUR
材質 ケーブル皮膜	PVC