


入力モジュール

CECX-D-16E

部品番号: 552096

FESTO

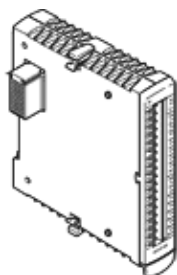

データシート

特長	値
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
材質	PWIS質を含む RoHS対応
システムバスの消費電力	0.4 W
周囲温度	5 ... 55 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
相対湿度	10 - 95 %
保護仕様	IP20
安全クラス	III
質量	130 g
耐振	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
耐衝撃	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
電気接続部 I/O	ソケットストリップ、グリッド 5.08 mm
デジタルインプット数	16
デジタル入力、論理切替	PNP
デジタルInput: 高速カウント入力	最短応答時間100µs
デジタルInput: 遅延信号入力	20ms/200ms 可変 割り込み入力0.2ms
デジタルInput: 電圧/電流入力	24 VDC
デジタルInput: True呼び値	>= 15 VDC
デジタルInput: False呼び値	<= 5 VDC
デジタルInput: 絶縁	あり (光カプラ経由)
デジタルInput: 状態表示	LED