


I/Oモジュール CECX-A-4E4A-V

部品番号: 552100

FESTO

CECX用

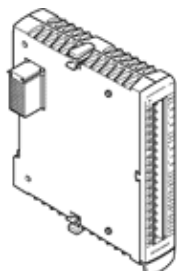

データシート

特長	値
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
認証	c UL us - Listed (OL)
材質	PWIS質を含む RoHS対応
消費電力 24 V	3.3 W
電力電力 5 V	0.3 W
周囲温度	5 ... 55 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
相対湿度	10 - 95 %
保護仕様	IP20
安全クラス	III
質量	135 g
耐振	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
耐衝撃	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
電気接続部 I/O	ソケットストリップ、グリッド 5.08 mm
アナログInput : 番号	4
アナログInput : 解像	14 bit
アナログInputの信号範囲	0 - Uref (10 V) ± 10 V
アナログ入力、アクチュエータの電圧供給	DC10V ± 2.5% (max. 20mA)
アナログ入力、最下位ビット (LSB) のバルブ	1,3 mV
アナログInput、周囲温度25 °C時の絶対精度	± 0,01%
アナログ入力、ガルバニック絶縁	なし
アナログ入力、抵抗入力	10 MOhm
アナログ入力、反復時間をサンプリング	1 ms
アナログOutput : 番号	4
アナログOutput : 解析	12 bit
アナログOutput : 最大負荷抵抗	>= 1,000 Ohm
アナログOutputの信号範囲	± 10 V
アナログOutput : 変換時間	1 ms
アナログ出力、最下位ビット (LSB) のバルブ	5,32 mV
アナログOutput : 25°C時の絶対精度	± 0,15%
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠