


# バスインタフェース CECX-F-PB-S-V0

部品番号: 552102  
廃番予定品

FESTO

CECX と CMXR

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

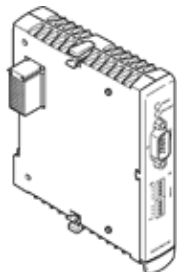

## データシート

特長	値
耐酸性クラス : CRC	0
認証	c UL us - Listed (OL)
材質	PWIS質を含む RoHS対応
電力電力 5 V	1.4 W
周囲温度	5 ... 55 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
相対湿度	10 - 95 %
保護仕様	IP20
安全クラス	III
質量	140 g
耐振	EN 60068-2-6-FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
耐衝撃	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
状態表示	LED (状態) LED赤 = バスエラー
フィールドバスインタフェース	Profibus-Slave DP-V0
フィールドバスインタフェース、配線方式	ソケット Sub-D 9ピン
フィールドバスインタフェース、トランスミッション範囲	9.6 kbit/s ~ 12 mbit/s
フィールドバスインタフェース、絶縁	あり
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠