


減速機 EMGA-120-P-G5-SAS-100

製品番号: 552197

FESTO

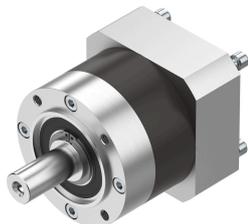

データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	120 mm
モータのフランジサイズ	100 mm
ねじれバックラッシュ	0.12 deg
減速機のタイプ	遊星減速機
ギア比	5:1
最高速度	6500 1/min
作動温度 減速機	-25 -C...90 -C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出カトルク	195 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	1.53 000018
最高出カトルク	312 Nm
最大効率	98 %
ねじり剛性	12 Nm/arcmin
製品質量	6000 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	120G
インタフェース 減速機 駆動部	100A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠