


# 回転モジュール ERMB-20

部品番号: 552706

FESTO

アウトプットインタフェースはロータリアクチュエータDRQDと同じです。

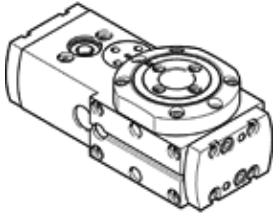

## データシート

特長	値
サイズ	20
構造	電動ロータリモジュール ベルト付
取付方向	任意
回転角度	エンドレス
減速比	4,5:1
質量	850 g
ドライブピニオン径	6 mm
歯付ベルトピッチ	2 mm
最大出力速度	300 1/min
最大入力速度	1,350 1/min
最高運転トルク	0.7 Nm
無負荷時のトルク	< 0.07 Nm
周囲温度	-10 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material of drive shaft	鍛造アルミ合金 陽極化処理 ステンレス
Material cover	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material toothed belt	グラスファイバーポリクロロピレン