


# 光ファイバケーブル SOOC-DS-P-M4-1-R15-S4

部品番号: 552808  
廃番予定品

光センサSOE4用

製造中止予定品 ( 2022年まで ) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

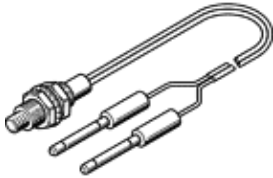

## データシート

特長	値
材質	RoHS対応
測定方法	反射式光センサ
対象物の最小径	0.1 mm
光ケーブル	精密
可動範囲	65 mm
周囲温度	-55 ... 70 °C
サイズ	M4
光ケーブル長さ	1 m
スリーブ長さ	40 mm
最小曲半径	15 mm
最大締付トルク	2 Nm
外径	1 mm
Material housing	ステンレス
Material fibre-optic	PE
保護仕様	IP66
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III