


# 光ファイバケーブル SOOC-DS-M-A11-2-R25

部品番号: 552810

FESTO

光センサSOE4用

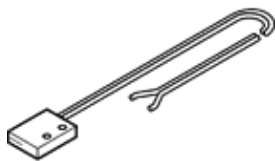

## データシート

特長	値
材質	PWIS質を含む
測定方法	反射式光センサ
対象物の最小径	0.15 mm
光ケーブル	シリーズ
可動範囲	130 mm
周囲温度	-55 ... 70 °C
サイズ	長方形 19x25x6 mm
光ケーブル長さ	2 m
最小曲半径	25 mm
外径	2.2 mm
Material housing	真鍮 ニッケルメッキ
Material fibre-optic	PE
保護仕様	IP66
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低