


光ファイバケーブル SOOC-TB-H-M4-1-R40

部品番号: 552817
廃番予定品

FESTO

光センサSOE4用

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

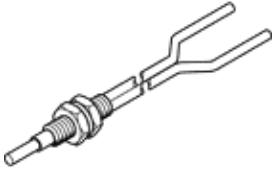

データシート

特長	値
材質	RoHS対応
測定方法	透過センサ
対象物の最小径	0.2 mm
光ケーブル	広い可動範囲
可動範囲	650 mm
周囲温度	-55 ... 70 °C
サイズ	M4
光ケーブル長さ	1 m
最小曲半径	40 mm
最大締付トルク	2 Nm
外径	2.2 mm
Material housing	ステンレス
Material fibre-optic	PE
保護仕様	IP66
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III