


# 光ファイバケーブル SOOC-DS-M6-2-R25

部品番号: 552836

FESTO

光センサSOE4用

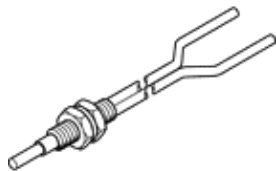

## データシート

特長	値
材質	RoHS対応
測定方法	反射式光センサ
対象物の最小径	0.1 mm
光ケーブル	標準
可動範囲	140 mm
周囲温度	-55 ... 70 °C
サイズ	M6
光ケーブル長さ	2 m
最小曲半径	25 mm
最大締付トルク	3 Nm
外径	2.2 mm
Material housing	銅合金 PVC ニッケルメッキ
Material fibre-optic	PE
保護仕様	IP66
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III