


# ファインフィルタ MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA

製品番号: 552978

FESTO

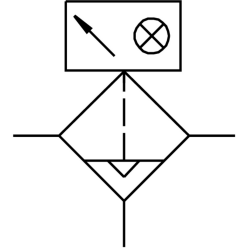

## データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	9
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	1 µm
ドレン	全自動式 手動タッチ
作動電圧	2 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気
2次側のエアオリテイクラス	ISO 8573-1:2010 [5:7:3] 準拠の圧縮空気
空気清浄度等級のための標準流量	10000 l/min
空気清浄度等級のための最小標準流量	500 l/min
フィルタ効率	99.99 %
最大ドレン量	225 ml
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
保管温度	-10 °C...60 °C
残存油分	0.5 mg/m <sup>3</sup>
差圧表示	光学式表示
防爆周囲温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
取付方法	オプション: インライン アクセサリ付
取付位置	垂直 ±5°
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質: カバー	PA
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー

特徴	値
ボウル材質	鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PA
材質シール	NBR
製品質量	2500 g