


ファインフィルタ MS9-LFM-N1-BUM-DA

製品番号: 553028

FESTO

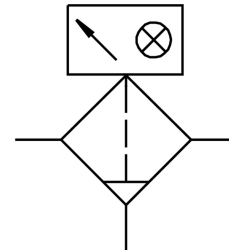

データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	9
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	1 µm
ドレン	マニュアル 回転式
作動電圧	0 bar...20 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [5:7:3]準拠の圧縮空気
空気清浄度等級のための標準流量	7000 l/min
空気清浄度等級のための最小標準流量	350 l/min
フィルタ効率	99.99 %
最大ドレン量	225 ml
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
保管温度	-10 °C...60 °C
残存油分	0.5 mg/m ³
差圧表示	光学式表示
防爆周囲温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
取付方法	オプション： インライン アクセサリ付
取付位置	垂直 ±5°
エア接続ポート 1	NPT 1
空気圧接続 2	NPT 1
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質：カバー	PA
材質：フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ポウル材質	鍛造アルミ合金

特徴	値
覗き窓材質	PA
材質 シール	NBR
製品質量	2000 g