


真空フィルタ VAF-DB-3/8

製品番号: 553140

FESTO

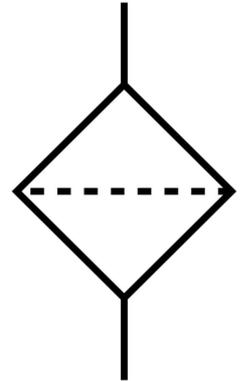

データシート

特徴	値
取付位置	垂直
ろ過度	80 µm
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
作動電圧の情報	開放型真空システムでのみ使用可能
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-5 °C...50 °C
許容締付トルク	15.3 Nm
製品質量	156 g
取付方法	インライン 壁掛け/面ホルダー付
空気圧接続	G3/8
真空接続	G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	NBR
材質 : フィルタ	PE
材質ハウジング	強化PP
ポウル材質	PA
エジェクタインパルスの適合性	7 bar