


# ベローズキット DADB-S1-63-S476-500

部品番号: 553519

FESTO

ISO 6432規格シリンダ用

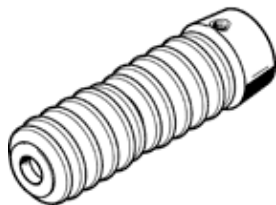

## データシート

特長	値
外径	57 mm
サイズ	63
ストローク範囲	476 ... 500 mm
ロッド長さ延長	135 mm
デザイン	丸形
取付方向	任意
構造	ベローキット 排気ポート
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
流体抵抗	粉塵 木片 オイル グリス ガソリン
保護仕様	IP54
周囲温度	-10 ... 80 °C
質量	189 g
取付方法	ネジ付ピン 雌ネジ
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material adapter components	強化PA
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	ステンレス