


プラスチックチューブ PEN

部品番号: 553769

FESTO

最少発注数量を確認してください。

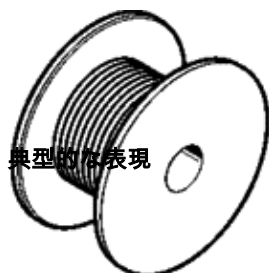

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
外径	4 ... 16 mm
内径	2.7 ... 10.8 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
認証	TÜV
認証発行部	B 013277 0506 00
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 www.festo.com 参照
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルームクラス	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
周囲温度	-30 ... 60 °C
色	青 黄色 緑 中間 赤 黒 シルバー 白
シヨア硬度	D 52 +/-3
材質	RoHS対応
Material tubing	PE