


# プラスチックチューブ PAN-4X0,75-BL-500

製品番号: 553894

FESTO

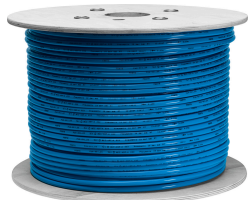

## データシート

特徴	値
外径	4 mm
流量に応じた曲げ半径	18 mm
内径	2.9 mm
最小曲げ半径	12 mm
チューブ特性	ケーブルペア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 000032...217.5 000032
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 -C...80 -C
長さあたりの製品質量	0.006 000015
空気圧接続	プラグコネクタ外径4mm用 パーブ継手用 内径 3mm, ユニオンナット付 パーブニップル内径3mm用
色	青
ショア硬さ	D 55±3
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: チューブ	TPE-A