


# 入力モジュール CECX-E-4E-T-P1

部品番号: 553973

FESTO

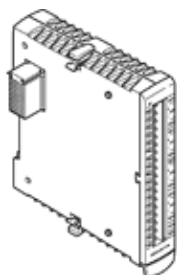

## データシート

特長	値
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
認証	c UL us - Listed (OL)
材質	PWIS質を含む RoHS対応
消費電力 24 V	2.5 W
電力電力 5 V	0.3 W
周囲温度	5 ... 55 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
相対湿度	10 - 95 %
保護仕様	IP20
安全クラス	III
質量	134 g
耐振	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
耐衝撃	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
電気接続部 I/O	ソケットストリップ、グリッド 5.08 mm
アナログInput : 番号	4
アナログInput : 解像	14 bit
アナログInputの信号範囲	PT100 ( 100 ~ 850°C )
アナログ入力、最下位ビット ( LSB ) のバルブ	0,058 °C
アナログInput、周囲温度25 °C時の絶対精度	± 0,01%
アナログ入力、ガルバニック絶縁	なし
アナログ入力、抵抗入力	10 MOhm
内部サイクル時間	2 ms