


バスインタフェース

CECX-B-CO

部品番号: 553980

FESTO

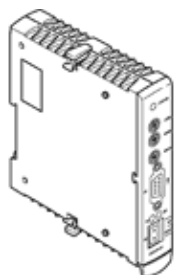

データシート

特長	値
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
認証	c UL us - Listed (OL)
材質	PWIS質を含む RoHS対応
使用電圧	19,2 - 30 VDC
出力電圧/電力	最大出力24V時: 45W 最大電源出力 5 V: 8.5 W
消費電力 24 V	6.5 W
周囲温度	5 ... 55 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
相対湿度	10 - 95 %
保護仕様	IP20
安全クラス	III
質量	121 g
耐振	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
耐衝撃	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (half sine)
電気接続部 I/O	ソケットストリップ、グリッド 5.08 mm
状態表示	LED (状態) 黄LED = 送信 緑LED = 受信
フィールドバスインタフェース	CAN-Bus
フィールドバスインタフェース、配線方式	プラグ Sub-D 9ピン
フィールドバスインタフェース、トランスミッション範囲	125, 250, 500, 800, 1000kbit/s ロータリスイッチで調整可
フィールドバスインタフェース、絶縁	なし