


分配ブロック MS6N-FRM-FRZ

製品番号: 554102

FESTO

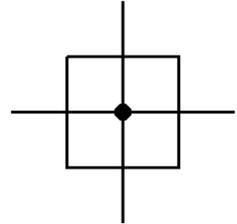

データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	分岐モジュール
作動電圧	0 bar...20 bar
主流量の方向1→2の標準流量	14600 l/min
上向き出口の標準流量	10400 l/min
下向き出口の標準流量	9850 l/min
認証	c UL us - 認定 (OL)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	163 g
空気圧ポート 3	NPT1/2-14
空気圧接続 4	NPT1/2-14
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	アルミダイキャスト