


エルボ形接続プレート VABF-S2-2-A1G2-N12

部品番号: 555703

FESTO

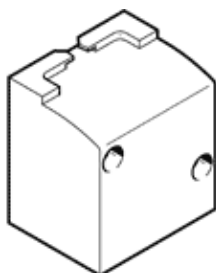

データシート

特長	値
幅	58.1 mm
規格	ISO 5599-2
取付方向	任意
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	359 g
取付方法	取付穴
材質	RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金