
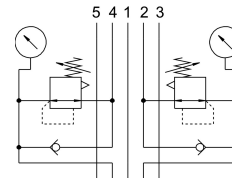


レギュレータプレート VABF-S1-2-R4C2-C-6

製品番号: 555763

FESTO

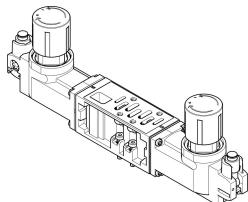

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| 幅 | 54 mm |
| 規格ベース | ISO 5599-1 |
| 取付位置 | 任意 |
| スタッキング | 2 および 4 用レギュレータ |
| コントローラ機能 | 出力圧力定数 二次排気あり |
| 圧力計の選択 | 可能 |
| 制御圧力範囲 | 0.1 MPa...0.6 MPa 1 bar...6 bar 14.5 000032...87 000032 |
| 入力圧力1 | 0.5 bar...10 bar |
| 入力圧力 1 | 0.05 MPa...1 MPa 7.25 000032...145 000032 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 0 - 耐腐食性なし |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 周囲温度 | -5 °C...50 °C |
| 製品質量 | 1990 g |
| 取付方法 垂直スタッキング | マニホールドブロック上 サブベース上 |
| 圧力計接続部 | 固定クランプ付 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 操作部品材質 | PA |
| コントローラハウジング材質 | アルミダイキャスト |