


# モータケーブル NEBM-T1G6-T1G6-2.5

部品番号: 556794

FESTO

モータとコントローラ接続用

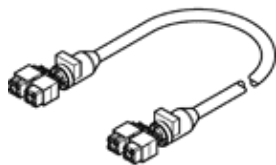

## データシート

特長	値
配線特長	移動チェーン適用可能
汚染度	3
保護仕様	組付状態による IP65
ケーブル可動時の周囲温度	-40 ... 90 °C
周囲温度	-50 ... 90 °C
最小ケーブル曲半径	60 mm
ケーブルの構造	シールド 6 x 1 mm <sup>2</sup>
ケーブル径	8 mm
ケーブル長さ	2.5 m
材質	PWIS質を含む RoHS対応
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PUR)