


マニホールドクリップ

MHJ10-P16

部品番号: 557608

FESTO

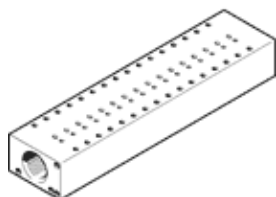

データシート

特長	値
スクリーンサイズ	11 mm
誤極性保護	作動電圧
バルブ位置	16 特殊対応可能
認証	RCM Mark
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
質量	635 g
取付方法	取付ブラケット
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	M7
材質	RoHS対応
Material manifold	Anodised wrought aluminium alloy