


# カップリング

## EAMD-56-46-19-23X27

部品番号: 558003

FESTO

ステッピングモータやサーボモータの回転を変換する装置

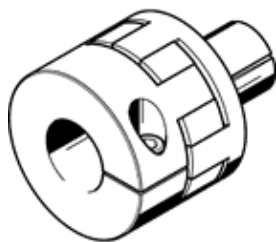

## データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	19 mm 23 mm
サイズ	56
基準長さ	46.5 mm
取付方向	任意
最高速度	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	151 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	60 Nm
質量	418 g
材質	RoHS対応