


ワンタッチエルボ

NPQM-LK-M5-Q3-P10

部品番号: 558816

FESTO

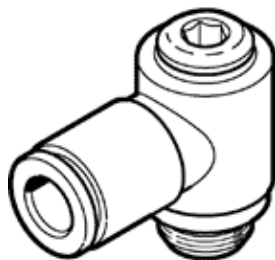

データシート

| 特長 | 値 |
|---|------------------------------|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 2.5 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング |
| デザイン | L-shape |
| 容器サイズ | 10 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 70 °C |
| 締め付けトルク | 1 Nm |
| 締め付けトルク公差 | ± 20 % |
| 質量 | 8.1 g |
| 取付方法 | Internal hex A/F 2 |
| エア接続ポート 1 | M5 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 外径3mmのチューブ用 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | 真鍮ニッケルメッキ |
| Material hollow bolt | 真鍮 (ニッケルめっき) |
| Material of tubing seal | NBR |