


パラレルモジュール EAMM-U-A22-70A

部品番号: 559787

FESTO

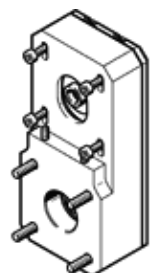

データシート

特長	値
サイズ	22
取付方向	任意
最高速度	4,000 1/min
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
負荷慣性モーメント	10.13 kgmm ²
無負荷時のトルク	0.2 Nm
変換トルク	5.5 Nm
質量	540 g
材質	RoHS対応