


接続ケーブル VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

部品番号: 560427

FESTO

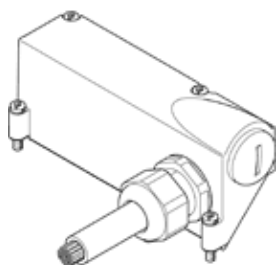

データシート

| 特長 | 値 |
|--|--------------------------------------|
| 質量 | 1,577 g |
| 配線方式 | ケーブル付プラグ |
| ケーブル長さ | 10 m |
| 配線特長 | 標準 |
| 最小ケーブル曲半径 | 115 mm |
| ケーブル径 | 9.6 mm |
| ケーブルの構造 | 36x0,25 |
| 保護仕様 | IP67 IEC 90529 |
| ケーブル可動時の周囲温度 | -5 ... 80 °C |
| CEマーク | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 材質 | RoHS対応 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| Material cable sheath | PVC |