


カバー VMPAL-KM-SD25-IP67-0

部品番号: 560428

FESTO

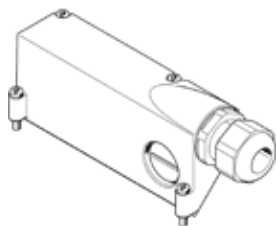

データシート

特長	値
質量	100 g
配線方式	組付け状態
ケーブルの最大直径	5 ... 13 mm
ターミナル断面図	0.2 ... 0.5 mm ²
保護仕様	IP67 IEC 90529
周囲温度	-5 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし