


マニホールドブロック VABV-S2-2S-N12-T2

部品番号: 560843

FESTO

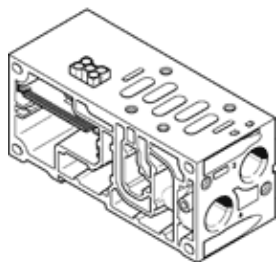

データシート

| 特長 | 値 |
|--|---|
| スクリーンサイズ | 59 mm |
| バルブターミナルタイプ | 44 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | -0.9 ... 10 bar |
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 耐酸性クラス: CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 質量 | 610 g |
| エア接続ポート 2 | 1/2 NPT |
| エア接続ポート 4 | 1/2 NPT |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material plate | アルミダイカスト |