


マニホールドブロック VABV-S2-2S-N12-T1

部品番号: 560844

FESTO

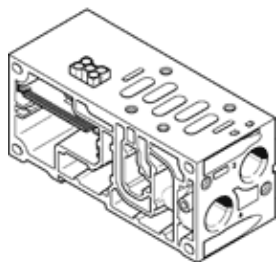

データシート

特長	値
スクリーンサイズ	59 mm
バルブターミナルタイプ	44
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	610 g
エア接続ポート 2	1/2 NPT
エア接続ポート 4	1/2 NPT
材質	RoHS対応
Material plate	アルミダイカスト