 



エンドプレート VMPAL-EPL-SD44

部品番号: 560939

FESTO

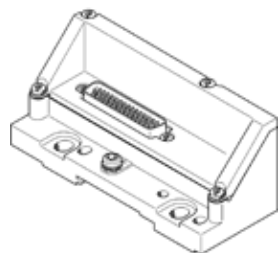

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|--------------------------------------|
| 幅 | 43 mm |
| 長さ | 107.3 mm |
| バルブ位置 | 32 |
| バルブターミナル構造 | Valve sizes can be mixed |
| 最大バルブコイル数 | 32 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | -0.9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| パイロット圧力 | 3 ... 8 bar |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 耐酸性クラス: CRC | 3 - 腐食ストレス高 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保護仕様 | IP67 |
| 保護等級について | 組付状態による with accessories VMPAL-KM |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 質量 | 190 g |
| 電気接続ポート1, 機能 | Dサブプラグ |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ | プラグ |
| 電気接続ポート1, 接続方式 | Sub-D |
| 電気接続ポート1, 芯/線数 | 44 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material end plate | アルミダイカスト 強化PA |