


# サブベース VMPAL-AP-20-T35

製品番号: 560978

FESTO

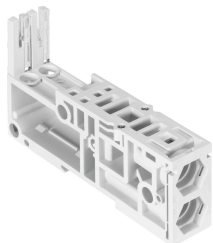

## データシート

特徴	値
幅	21.2 mm
長さ	107.3 mm
グリッド寸法	21.2 mm
バルブサイズ	20 mm
圧カゾーン分離	チャンネル 3および5
最大バルブ連数	1
流れ方向	リバーシブル
バルブターミナル構造	バルブサイズの組み合わせが可能
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	46.5 g
空気圧接続 2	カートリッジ18mm用
空気圧接続 4	カートリッジ18mm用
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	強化 PA