


# 接続プレート

## VMPAL-AP-4X10-QS5/32"-2

部品番号: 561102

FESTO

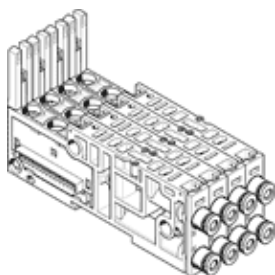

### データシート

特長	値
幅	42.8 mm
長さ	107.3 mm
スクリーンサイズ	10.7 mm
バルブサイズ	10 mm
バルブ位置	4
流れ方向	逆流可能
バルブターミナル構造	Valve sizes can be mixed
最大バルブコイル数	8
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	110 g
エア接続ポート 2	適用チューブ外径 : 5/32"
エア接続ポート 4	適用チューブ外径 : 5/32"
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	強化PA