


# 制御ブロック CPX-CM-HPP

部品番号: 562214

FESTO

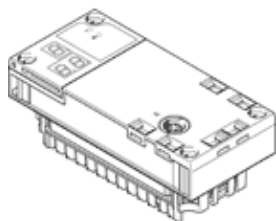

## データシート

特長	値
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	140 g
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
保護仕様	IP65 IP67
保管温度	-20 ... 70 °C
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
電源短絡時のバックアップ	10 ms
アクチュエータの総数	4
寸法WxLxH	50 mm x 107 mm x 55 mm
制御インターフェース	CAN-Bus
フィールドバスインターフェース	5ピンM9ソケットx1
装置固有の診断	Channel and module-oriented diagnostics Undervoltage/short circuit of modules Diagnostics memory
コンフィギュレーションサポート	MMI ( ハンドヘルドモニタ )
パラメータ設定	Forcing of channels システムパラメータ
ボーレート	1 Mbit/s
使用電圧範囲 ( DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
プロトコル	FHPP
使用電圧時の実消費電流	常時80mA
最大アドレス数 出力	32 Byte
最大アドレス数 入力	32 Byte
製品用LED表示	Error PL: 負荷供給
Material housing	強化PA PC