 



ワンタッチディーコネクタ NEDU-M12D4-M12T4-IS

部品番号: 562248

FESTO

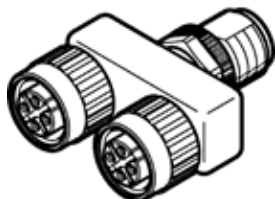

データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101
接続頻度	100
取付方法	ネジ穴付き
質量	25.5 g
配線方式	4ピン/4ピン/4ピン Aコード/Aコード/Aコード ソケット/ソケット/プラグ M12x1 / M12x1 / M12x1
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
Material housing	TPE-U (PU) 亜鉛ダイカスト
Material of union nut	強化PA
Material seals	FPM
Material electrical contact	銅合金 金メッキ