


# 接続ケーブル NEBV-M8W4L-E-10-LE2

部品番号: 562473

FESTO

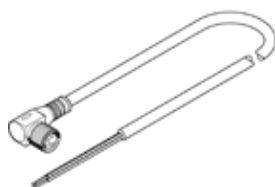

## データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 61076-2-101 ISO 20401
切換状態表示	黄色LED
質量	165 g
配線方式	4ピン/2線 角度付ソケット / ケーブル M8x1
使用電圧範囲 ( DC)	20.4 ... 26.4 V
40°C時の許容負荷電流	3 A
ケーブル長さ	10 m
配線特長	Suitable for energy chains
最小ケーブル曲半径	35 mm
ケーブル径	3.3 mm
ケーブルの構造	2x0,25
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェルール
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-10 ... 50 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	TPE-U(PU)
Material electrical contact	真鍮 金メッキ
Material insulation	PVC