


# ターミナル CPX-P

製品番号: 562818

FESTO

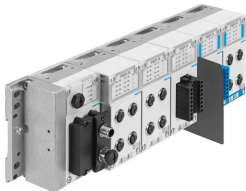

## データシート

特徴	値
電気制御	Fieldbus 内蔵コントローラ
最大モジュール数	10
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
保護等級	IP20 IP65
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK 防爆(EX)規定に準拠 UK RoHS指令に準拠
KC マーク	KC-EMV
認証	RCMマーク c UL us - 認定 (OL)
防爆	ゾーン 2(ATEX) ゾーン 2(BR) ゾーン2(UKEX)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Gc(BR) EPL Gc(GB)
防爆保護タイプ ガス	Ex ec IIC T4 Gc X
防爆周囲温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
証明書発行機関	DNV 15.0193 X
LED 表示	バスステータス チャンネルステータス モジュールのステータス システムステータス
診断	診断 リザーバ チャネルおよびモジュール別診断 モジュールの不足電圧
許容アドレス容量 入力	64 Byte
最大アドレスボリューム(出力)	64 Byte

特徴	値
パラメータ設定	診断動作 フェールセーフレスポンス チャンネルの強制 信号セットアップ
内部サイクルタイム	< 1ms
定格動作電圧 DC	24 V
許容電圧変動	±25%