


# ソレノイドコイル VACC-S18-35-A1-2A

部品番号: 562908

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301,  
110 V AC/50-60 Hz.

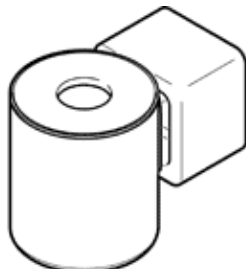

## データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
切換位置表示	なし
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	110V DC:50/60Hz, 消費電力3.5VA
許容電圧変動	-15 % / +10 %
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 60 °C
質量	530 g
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 プラグ EN 175301-803
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	PA 鋼