 



ロータリアクチュエータ DRQD-B-25-180-PPVJ-A-AL-FW

部品番号: 563343
廃番予定品

FESTO

位置検出用、クッション付、ギア補正付、接続ポート左
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

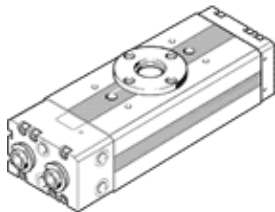

データシート

特長	値
サイズ	25
両端の角度調整範囲	-20 /+ 6 deg
回転角度	180 deg
クッション	可変エアクッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1 ... 10 bar
0.6MPa時の最大回転周波数	1.3 Hz
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
6bar時の理論トルク	6.1 Nm
許容慣性モーメント	0.002 kgm ²
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	M5
材質	銅、PTFEフリー
材質 駆動軸	熱処理鋼
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	アルミニウム