


# ロータリアクチュエータ

## DRQD-B-16- -


部品番号: 563345  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

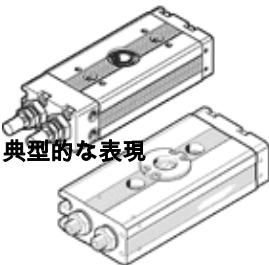

典型的な表現

 

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	16
両端の角度調整範囲	-20 /+ 6 deg
回転角度	360 deg
クッション	P1J: 調整ラバークッション 可変エアクッション ショックアブソーバ (可変式) 付
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
中間停止位置の最大数	1
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	エネルギー緩衝 フランジシャフト 変換プレート ドライブシャフト
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ガス防爆	c T4 X
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
粉塵防爆	c T120°C X
防爆発火等級	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
6bar時の理論トルク	1.6 ... 1.7 Nm
許容慣性モーメント	0.0005 ... 0.07 kgm <sup>2</sup>
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	M5
材質	銅、PTFEフリー
材質 駆動軸	熱処理鋼
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミニウム