


# ロータリアクチュエータ DRQD-B-32-180-PPVJ-A-AR-FW

部品番号: 563356  
廃番予定品

FESTO

マグネット・クッション付、あそび補正ギア付、接続ポート右  
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。

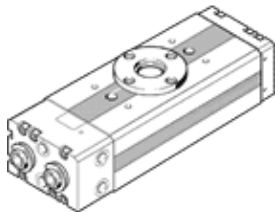

## データシート

特長	値
サイズ	32
両端の角度調整範囲	-20 /+ 6 deg
回転角度	180 deg
クッション	可変エアクッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1 ... 10 bar
0.6MPa時の最大回転周波数	0.8 Hz
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
6bar時の理論トルク	12.5 Nm
許容慣性モーメント	0.004 kgm <sup>2</sup>
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	G1/8
材質	銅、PTFEフリー
材質 駆動軸	熱処理鋼
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	アルミニウム