


レギュレータ

MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS

部品番号: 564135

FESTO

最高2次側圧力 : 0.4MPa、圧力計付、ロック機構付調整ノブ、エアの流れ方向 : 左→右

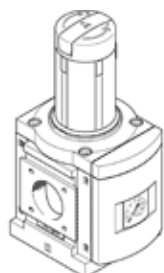

データシート

特長	値
サイズ	9
シリーズ	MS
ロック機構	アクセサリによりロック可能
取付方向	任意
構造	直動ダイヤフラム式レギュレータ
制御機能	2次側圧力の安定 始動圧力補正機能 2次側排気による 反流れ方向
圧力計	圧力計付
使用圧力	1 ... 20 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 4 bar
最大ヒステリシス	0.4 bar
防爆発火等級	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,400 g
取付方法	フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ オプション
Material of cover	強化PA
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material mounting bracket	アルミダイカスト
Material housing	アルミダイカスト
Material module connector	アルミダイカスト
Material membrane	NBR
Material valve stem	鍛造アルミ合金 NBR POM