


レギュレータ MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS

製品番号: 564138

FESTO

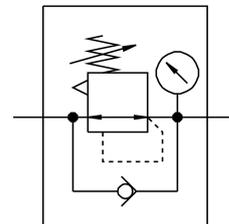

データシート

特徴	値
サイズ	9
シリーズ	MS
作動ヒューズ	アクセサリでロック可能
取付位置	任意
構造	パイロット式ダイヤフラム制御バルブ
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり 逆電流動作付
圧カインジケータ	圧力計付
作動電圧	1 bar...20 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧カヒステリシス	0.4 bar
防爆周囲温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 -C...60 -C
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	1400 g
取付方法	オプション： フロントパネル取付 インライン アクセサリ付
材質：カバー	強化 PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質：取付ブラケット	アルミダイキャスト
材質 ハウジング	アルミダイキャスト

特徴	値
材質 モジュールコネクタ	アルミダイキャスト
材質 メンブレン	NBR
材質 バルブタペット	鍛造アルミ合金 NBR POM