


# Yコネクタ

## QBY-10-32-UNF-1/4-U

部品番号: 564686

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ, 外部六角

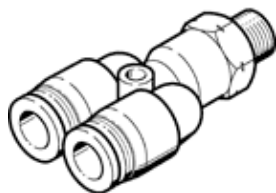

## データシート

| 特長  | 値                             |
|---|-------------------------------|
| サイズ   | 標準                            |
| オリフィス径  | 0.098 "                       |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ                                 | シールリング                        |
| 取付方向  | 任意                            |
| デザイン  | Y-shape                       |
| 容器サイズ   | 10                            |
| 構造  | 押し引きの原理                       |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa               |
| 温度範囲での作動圧力                                      | 0.95 ... 10 bar               |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi            |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能                        |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 1 - 腐食ストレス低                   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III            |
| 周囲温度  | 0 ... 60 °C                   |
| 最大締付トルク   | 1.106 ft-lbf                  |
| 質量  | 0.543 oz                      |
| 取付方法  | External hex 1/2              |
| エア接続ポート 1                                       | Male thread, 10-32 UNF-2A     |
| エア接続ポート 2                                       | 適用チューブ外径: 1/4"                |
| Ambient temperature Fahrenheit                  | 32 ... 140 °F                 |
| リリースリングの色                                       | グレー                           |
| 材質  | RoHS対応                        |
| Material housing                                | 真鍮ニッケルメッキ<br>PBT              |
| Material release ring                           | POM                           |
| Material of tubing seal                         | NBR                           |
| Material of tube retaining claw                 | ステンレス                         |