


プラグ NECU-S-M12G3-HX-Q7

部品番号: 564946
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

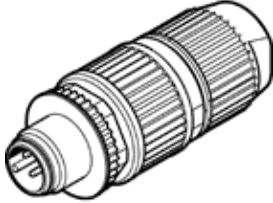

データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
認証	c UL us - Recognized (OL)
接続頻度	3
質量	32.8 g
配線方式	3ピン A-コード M12x1 ストレート/外部接続と絶縁
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 48 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 48 V
40°C時の許容負荷電流	6 A
サージの強さ	0.8 kV
ケーブルの最大直径	4.7 ... 6 mm
許容単一ケーブル径	≥ 0.1 mm
許容ケーブル径	1.6 ... 2 mm
ターミナル断面図	0.34 ... 0.75 mm ²
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	PA 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
Material screw-type lock	亜鉛ダイカスト (ニッケルめっき)
Material seals	FPM PUR
Material electrical contact	金メッキ
許容電線絶縁材	PVC