


接続ケーブル NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

部品番号: 565289

FESTO

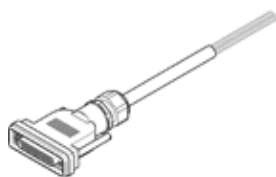

データシート

特長	値
取付方法	4-40UNC
取付方向	任意
質量	389 g
配線方式	44ピン プラグソケット Sub-D
使用電圧範囲 (DC)	<= 30 V
40°C時の許容負荷電流	0.86 A
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	静止アプリケーション
最小ケーブル曲半径	95 mm
ケーブル径	9.6 mm
ケーブル径精度	± 0,5 mm
ケーブルの構造	40x0,14
保護仕様	IP65 IP67 組付状態による
周囲温度	-5 ... 60 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	銅 金メッキ