


ワンタッチエルボ CRQSL-3/8-1/2-U

部品番号: 565332
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

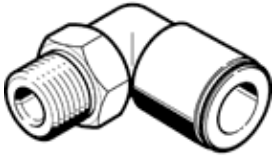

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	0.413 "
取付方向	任意
デザイン	L-shape
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.4 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 203 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-20 ... 150 °C
最大締付トルク	13.276 ft-lbf
質量	2.37 oz
使用配管	PFAN
取付方法	External hex 13/16
エア接続ポート 1	NPTF3/8雄ねじ
エア接続ポート 2	適用チューブ外径 : 1/2"
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
材質	RoHS対応
Material housing	ステンレス
Material release ring	ステンレス
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	ステンレス