


ワンタッチコネクタ CRQS-5/16T-U

部品番号: 565342
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

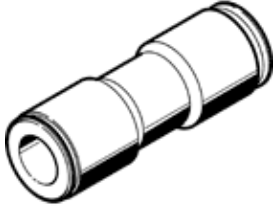

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	0.256 "
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	1
構造	押引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.4 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 203 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-20 ... 150 °C
質量	0.695 oz
使用配管	PFAN
エア接続ポート 1	適用チューブ外径 : 5/16"
エア接続ポート 2	適用チューブ外径 : 5/16"
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
材質	RoHS対応
Material housing	ステンレス
Material release ring	ステンレス
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	ステンレス