


マニホールド CPX-P-AB-2XKL-8POL

部品番号: 565704

FESTO

Clamping technology.

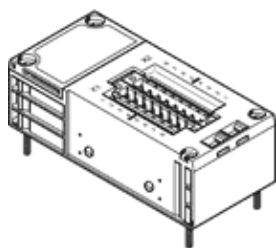

データシート

特長	値
寸法WxLxH	(インターリンクブロック、コネクションブロック込み) 50 mm x 107 mm x 70 mm
取付方法	インターリンクブロックCPX-M-GE上
質量	100 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	95 % 非凝縮
保護仕様	IP20
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし (インストール時)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
配線方式	8ピン/8ピン