


# マニホールド CPX-P-AB-4XM12-4POL

部品番号: 565706

FESTO

M12 connection.

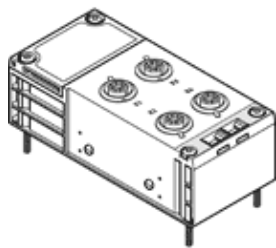

## データシート

特長	値
寸法WxLxH	( インターリンクブロック、コネクションブロック込み ) 50 mm x 107 mm x 70 mm
取付方法	インターリンクブロックCPX-M-GE上
質量	120 g
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	95 % 非凝縮
保護仕様	IP65
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし ( インストール時 )
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
配線方式	4ピン 4xソケット A-コード M12x1丸形プラグ